
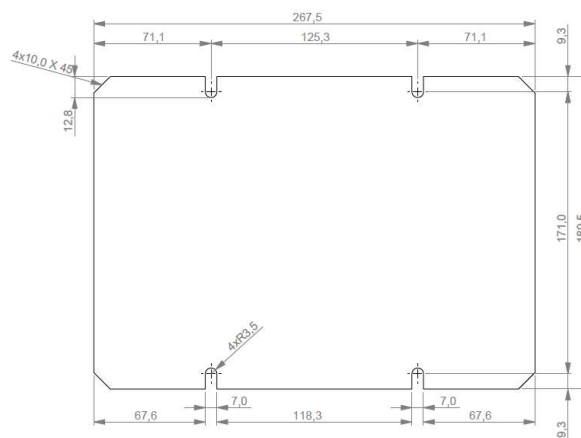


DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA

Referencia de producto	PL-49123
Product reference	PL-49123
Descripción	Plancha de acero galvanizado de 2 mm de grosor para montaje en armario Stone 49123.
Description	Galvanised steel bottom plate, 2mm thick, for mounting in Stone 49123 cabinet
Peso neto (Kg)	0.765
Net weight (Kg)	0.765
ETIM 9.0	EC000261
Módulos	-
Modules	-
Uso	-
Use	-
Tipo de instalación	-
Installation	-
Material	Acero galvanizado
Material	Galvanised steel
Color	Metálico
Colour	Metallic
RAL	-
Ensayo hilo incandescente	-
Glow wire test	-
Ensayo de bola / Ball pressure test	-
Material libre de halógenos	Sí
Halogen free materials	Yes
Resistencia UV / UV Resistant	Sí / Yes
Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 a 80°C
Ambient operating temperatura range	-40 a 80°C
Temperatura de transporte y almacenaje	-40 a 80°C
Transport and storage	-40 a 80°C
Alto / Height	267,5
Ancho / Width	189,5
Profundo / Depth	2

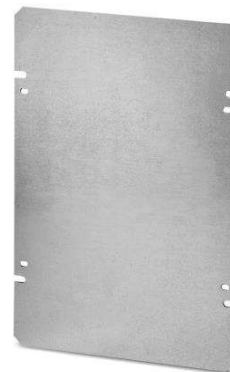

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTICS

Unidad mínima de venta	1
Minimum sales unit	1
EAN Unitario	8429760846130
EAN Unit	8429760846130
Cantidad estuche	1
Quantity inner box	1
EAN Estuche	-
EAN Inner box	-
Cantidad caja	1
Quantity master box	1
EAN Caja	-
EAN Master box	-
Partida arancelaria	85381000
HS code	85381000

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
APPLIED AND CERTIFICATIONS

Normativa	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Applied	IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1
Directiva baja tensión	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Low Voltage Directive	Low Voltage Directive 2014/35/UE
Directiva Rohs	RoHS 2011/65/UE and modifications
Rohs Directive	RoHS 2011/65/UE and modifications
Certificado de producto	-
Product certificate	-
Reglamento electrotécnico baja tensión	REBT 2002
Low voltage electrotechnical regulations	REBT 2002