


移动便捷空调

IOG-1 使用说明书

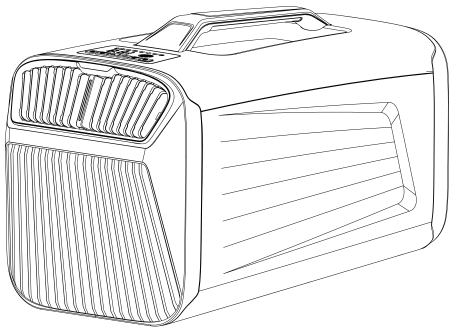

前言

这是一款高品质便携式移动空调。这本说明书是一个通用版型范本，您所购买的机器可能会跟这些描述有些不同，但是不会影响您一些基本操作和使用。请对照您购买的机器仔细阅读说明书的各个章节，然后妥善保管以便以后使用。

警告事项

请按照该使用说明指南所描述来使用该电器。

- 同其它电器一样，此使用说明手册目的在于包涵尽可能发生事项的警告，以及您在运行与安装该电器过程中需要用到的常规做法。
- 禁止儿童或无自理能力的人在无人监管时使用本产品。
- 该电器设计用于家用室内使用，不可用作其它用途。
- 如果电源线损坏，必须由生产商、服务代理商或有同等资格的机构提供更换，以避免危险发生。
- 任何的更改或替换该电器特性的行为都是非常危险的。
- 如果该电器需要维修，请联系生产商授权的技术服务中心，坚持使用原装的易损配件、由非授权的个人维修都很危险，并且保修无效。
- 该电器必须有接地安装，必须经具有电工资格的技术人员来检验内部的电路。
- 不要在室外使用该电器。
- 切不可堵塞出风口和进风口。
- 不得使用任何外延电缆线。
- 在清洁或者维护该电器之前，请将电源插头拔出。不要拉动电缆线来移动该电器
- 请不要将该电器安装在有天然气、汽油以及硫磺的房间内，切不可靠近热源安装。
- 不要在斜坡地面上使用该电器。
- 请务必与易燃物（如酒精）或者耐用容器（如气雾剂罐）保持至少45cm的距离。
- 切勿将重物或者发热物体放置在机器顶端。
- 定期清洁过滤网。

- 在运输该电器过程中，请保持垂直并靠一边放置，移动该电器请务必先倒空水箱里的水，在运输完后，如需启动它，请稍候半小时。
- R134a0是一种遵从相关环境标准的制冷剂，电器中制冷剂的循环都是封闭的，在使用寿命结束以后，请将电器交于专门的回收中心。
- 包装物是可回收的，因此推荐你将它们放置于对应的废品分类回收箱。
- 该电器的安装必须跟国家相关法规相一致。
- 熔断器类型及参数：T/F,250V AC, 2A。

电源连接

如搬动过该电器，请在半小时后再重新启动它。在将该电器的电线插头插入电源插座前，请检查：

- 主供电电源制式符合该电器铭牌上标识的电源要求。
- 电源插座和电路适用于该电器。
- 电源插座与插头要相匹配，请通过合格的电工更换一个相匹配的电源插头。
- 电源插座一定要有接地设置。
- 电器电缆必须经由被核准的服务人员更换。

如不遵守该安全规则的操作，制造商将不承担责任。

- 如果该电器具有Wi-Fi功能，其传输功率：小于20dBm。射频范围为：2412MHz-2472MHz。

产品概述

- 本产品电源为220VAC。
- 本产品工作模式有：制冷模式，睡眠模式，除湿模式，送风模式。
- 本产品由主板、遥控器、显示面板、传感器、压缩机、内外电机等组成
- 本产品有防冻保护和压缩机3分钟保护、故障保护、掉电记忆等功能。
- 本产品默认出厂按摄氏度。

产品参数

额定输入电压： 230V~	最大输入电流： 2A
额定频率： 60Hz	最大输入功率： 440W
制冷量： 1500W	循环风量： 150m ³ /h
额定电流： 1.8A	冷媒： R134A
额定功率： 400W	噪音： ≤60dB1.3

保护说明

压缩机保护

- 1、压缩机停止后再次启动的最小时间是3分钟。首次上电开机不需等待3分钟，断电前是待机状态再次上电后不需等待3分钟，断电前是开机状态再次上电后需要等待3分钟。
- 2、压缩机开启后至少运行3分钟，即使满足关闭条件，未运行满3分钟不停,关机除外。

断电记忆

- 1、断电前待机，或开机设定定时关机功能，则重新上电后进入待机。
- 2、断电前开机，则重新上电后按原模式、设定温度、风速、温度单位、打水电机使能开关等继续运行。

防溢流功能

当空调水位满后，显示屏灰面会闪现溢水图标，并同时显示E4故障标志。压缩机停止工作，直到水位恢复正常。

故障保护

空调异常，传感器的开路或断路，停止工作，请交给专业的售后服务中心。

故障解决

故障	检查	措施
机器不能开机	<ul style="list-style-type: none">①是否接通电源？②插头是否松动？③是否关机？④是否未开机？⑤内部连接线是否脱落？	<ul style="list-style-type: none">①接通电源②插上插座③重新开机④轻触电源开关键两次⑤打开大铁盖，插好连接线
制冷效果不好	<ul style="list-style-type: none">①过滤网是否布满灰尘？②是否进风或者出风口堵塞？③空间太大或门窗没有关好？④房间有其他发热设备？⑤排风管未连接好或者有阻塞？	<ul style="list-style-type: none">①清洗过滤网②清理堵塞物体③配用与床配套帐幔，关好门窗④移走发热设备⑤重新接好或者清洁排风管
噪音和振动过大	<ul style="list-style-type: none">①机器是否水平放置？②过滤网堵塞？③内部冷媒流动？④主机上是否放置或碰到其他物体？⑤内部“零零”声	<ul style="list-style-type: none">①机器水平放置②清洗过滤网③这是正常现象④清理无用物⑤找售后部门维修
漏水	<ul style="list-style-type: none">①主机是否水平放置？②排水口或排水管堵塞③存积冷凝水过	<ul style="list-style-type: none">①将主机水平放置②清洁排水口和排水管③倒掉桶中冷凝水
怪味	机器是否长时间没用，机器长时间放置，会吸收家具气味，当机器运行时气味从机器飘出。	运行机器2~5分钟，气体就会消失

注意：

- ①真实的产品会和图示的有所不同。
- ②当需要修理时，请与销售商或特约维修点专业人员联系。

维修服务

声明:

- 1、在清洗前，确定机器没有通电。
- 2、不要用汽油等化学溶剂来清洗机器。
- 3、不要用水直接清洗。
- 4、机器要是出现损坏，请与当地的零售商或者维修点联系处理。

一、过滤网

过滤网每个月清洗一次。

方法：用小的十字螺丝刀折下滤网固定螺丝，拔出滤网，然后浸入混有中性洗液的40°C温水中，用毛刷将滤网上的杂物洗刷干净，放于阴凉处阴干。然后再装入原位置，用螺丝固定好。

二、表面清洁

用中性的洗剂或者是酒精和湿抹布擦拭，然后用干抹布擦干。

保存方法（季末的保存）

- ①关机，拔掉电源。
- ②用潮湿的布擦拭机器表面，然后用干布擦干。
- ③用绳子卷好电源线。
- ④将机器稍稍向有漏水孔的一侧倾斜，静置半个小时，直至机器里残留的冷凝水全部流出。
- ⑤用塑料袋罩住机器放在干燥的地方。

用户须知

- ①机器购回后，请按纸箱上箭头方向要求放置两小时，才能开机，每次关机后，至少要间隔5分钟才能再次开机。
- ②机器使用前，请按机器上的标识区分好冷风端和热风端，两端上面的风口为出风口，下面的为进风口，风口严禁阻挡。热风出口无阻挡空间至少60厘米。机器两侧至少要留10厘米以上间隙。
- ③电源符合标准
- ④插座是交流电可以使用的。
- ⑤禁止与其他电器同时共用一个插座。
- ⑥电源及电压要求AC220V,50Hz。



⑦空调温度可调节范围：16°C~30°C

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
压缩机及配件	X	O	X	O	O	O
热交换器	O	O	O	O	O	O
管路件及阀类	X	O	O	O	O	O
制冷剂	O	O	O	O	O	O
电机	X	O	O	O	O	O
控制盒及电气元器件	X	O	X	O	O	O
电源线及连接綫	O	O	O	O	O	O
螺丝、垫片等紧固件	O	O	O	O	O	O
橡胶件	O	O	O	O	O	O
其他金属件	O	O	O	O	O	O
其他塑料件	O	O	O	O	O	O
印刷件	O	O	O	O	O	O


本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将渐渐改进设计。

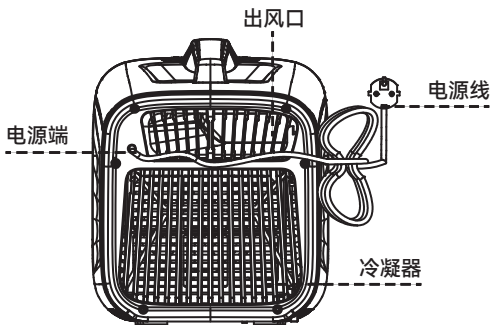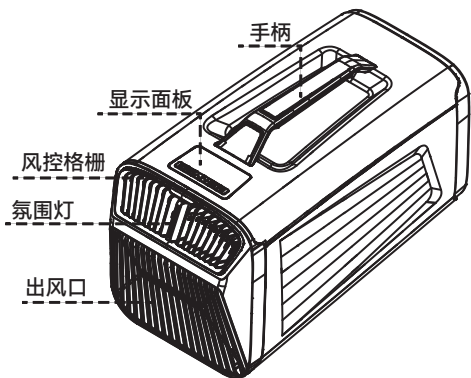

显示面板

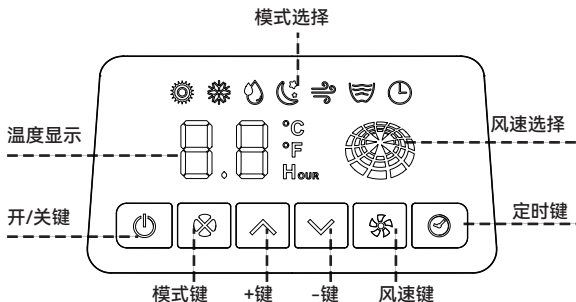

【开/关】键

待机时按【开/关】键开机，开机时按【开/关】键进入待机

【模式】键

按【模式】键在“制冷”、“除湿”、“送风”和“制热”模式之间转换，对应的指示灯亮

【+】、【-】键

制冷模式下按【+】、【-】键可调节设定温度（同时按+/-键保持3秒可切换为华氏度）

【定时】键

开机时按【定时】键设定定时关机，按【+】、【-】键可调节定时关机时间

待机时按【定时】键设定定时开机，按【+】、【-】键可调节定时开机时间

【风速】键

按【风速】键，可调节风速

设置模式

制冷模式：接通空调电源然后自动进入制冷模式，初始温度设置为22°C，风速设置为“HIGH”

您可以通过遥控按钮设置风量，或者用按钮【+/-】键把温度设置，温度范围为16°C至30°C。

睡眠模式：进入睡眠模式，温度设置自动设置为26°C，风速设置为“LOW”可以通过【+/-】键按钮或遥控设置温度。

除湿模式：进入除湿模式，温度设置自动切换至18°C。此外，不能修改和重置温度，风速设置为“HIGH”。

送风模式：进入送风模式，风速自动设置为“HIGH”。温度显示为30°C，以实际环境温度的风。5秒后压缩机自动关闭，并可通过按钮设置风速。

氛围灯设置

在空调开启的情况下，氛围灯自动开启。轻按按钮【开/关】键打开或关闭氛围灯。

排水设置

在空调开启的情况下，压缩机运行时，长按按钮可开启或关闭排水功能。

在排水功能关闭的情况下，水位传感器工作时漏水报警启动，空调停止工作，显示屏上闪烁溢水图标。

显示图标

显示种类：制冷、供暖、睡眠、除湿、送风、氛围灯、计时显示、风速、风速降、排水、温度、摄氏、华氏、防溢水







*如果未使用显示屏，一分钟后屏幕会自动关闭，按任意按钮后屏幕会再次亮起

*冷凝水满时，防止溢出标志闪烁。

*设置制冷/加热/睡眠/除湿/风速模式时，会显示相应的模式图标，其余模式图标不显示。


*将时间设置为计时器模式时，计时器显示将闪烁，时间设置完成后，计时器显示将不再闪烁。

配件


序号	部件图示	部件名称	数量
1		空调主机	1
2		使用说明书	1
3		大排风管	1
4		小排风管	1
5		排水管 (内径12mm)	1
6		前面罩	1
7		后面罩	1
8		螺丝	1
9		螺丝刀	1

过滤网安装


前面

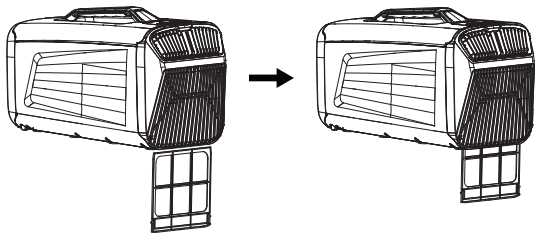

后面

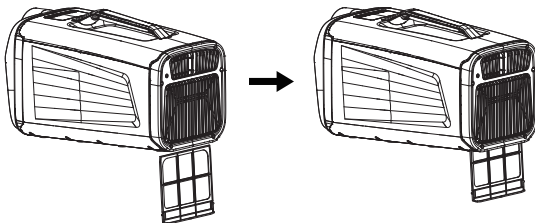

排水管安装




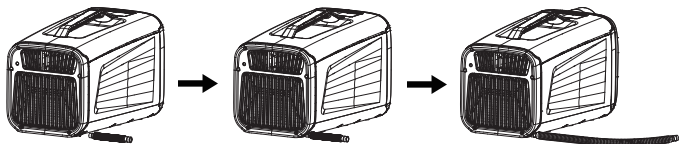


①插上排水管





②拉长排水管


排风管安装

安装前排风管

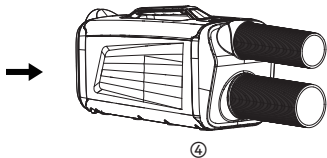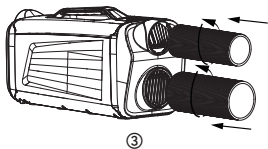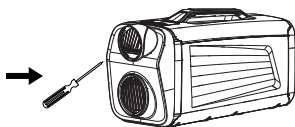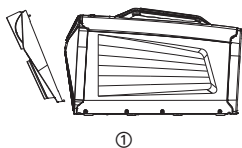

安装后排风管

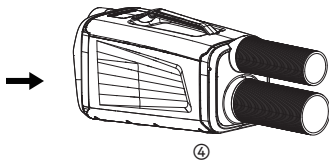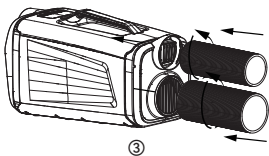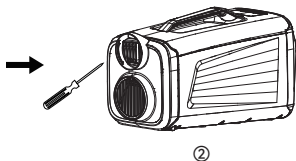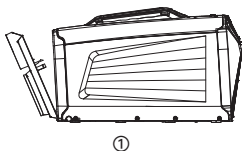

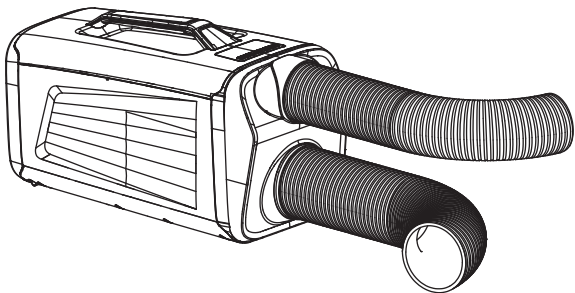

*在大空间或野外使用时，无需连接排气软管。

*在狭小空间内用于降温时，连接排气管后适当放置的使用相反方向的排气管。