


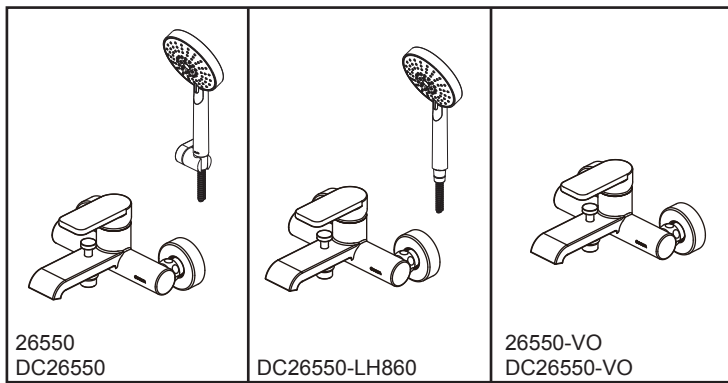


## MANDOLIN

- On-wall tub/shower
- Montado grifo de baño
- Banheira e duche em parede
- 明装浴缸龙头

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/  
Apresentado o modelo N.º / 所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/Característica Específica/ 详细特征:

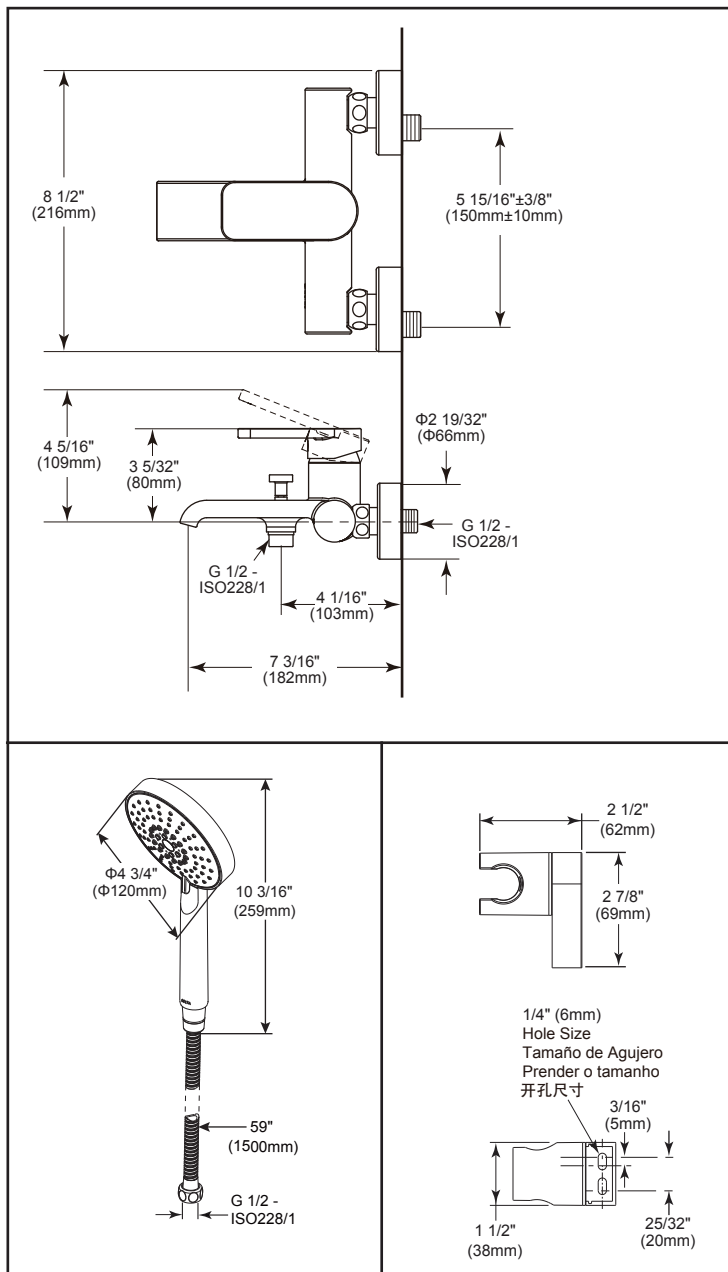

EN

### Standard Specification


- Finish: Chrome plated
- Casted brass body
- $\Phi 35\text{mm}$  ceramic cartridge
- Meet mechanical performances per ASME A112.18.1
- Faucet 100% leak tested
- Metal handle with hot/cold temperature indicator
- Model 26550 & DC26550 with adjustable handshower holder
- For model with handshower (26550, DC26550 & DC26550-LH860):
  - 5 function touch-clean handshower set
  - 59" (1500mm) long metal double-interlock anti-twist shower hose, G 1/2 - ISO228/1:2000 thread connection

ES

### Especificación Estándar


- Terminar: Cromado
- Cuerpo fundido de latón
- Cartucho cerámico de  $\Phi 35\text{mm}$
- Cumple con los requisitos de la prueba de rendimiento mecánico según el estándar ASME A112.18.1
- Fuga de grifo 100% probado
- Metal mango con indicador de temperatura de caliente / frío
- Modelo 26550 & DC26550 con un Soporte ajustable de la ducha
- Modelo con ducha manual (26550, DC26550 & DC26550-LH860):
  - 5 funciones toque la ducha red de tipo manual
  - Manguera de ducha de 59" (1500mm) de metal de doble bloqueo y anti-giro con conexión roscada G 1/2 - ISO228 / 1:2000

### 26550, DC26550 & DC26550-LH860

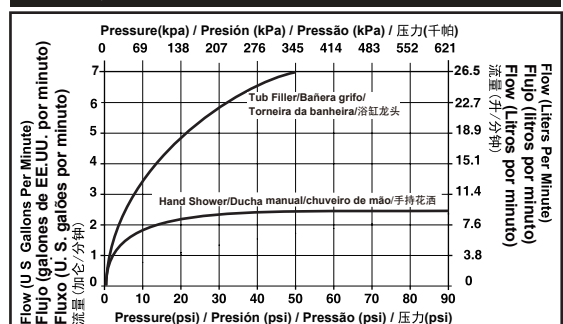

Dimensions are for reference only / Las dimensiones son sólo de referencia /  
As dimensões são apenas para referência / 以上尺寸仅供参考

DSP-B-26550 Rev. E

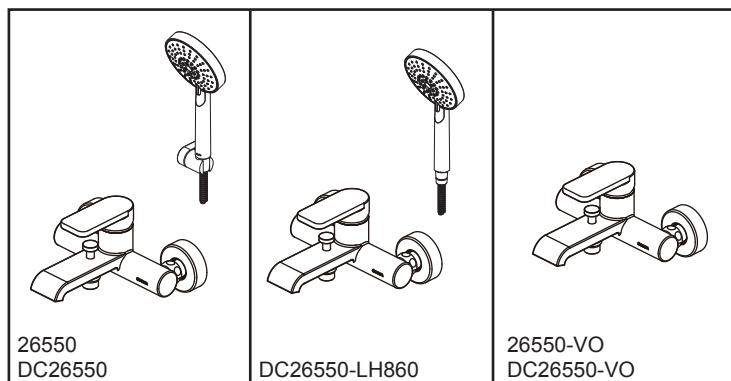

## MANDOLIN

- On-wall tub/shower
- Montado grifo de baño
- Banheira e duche em parede
- 明装浴缸龙头

Submitted Model No./Número de Modelo Supuesto/  
Apresentado o modelo N.º/所需产品号码:

Specific Feature/Característica Específica/Característica Específica/ 详细特征:

### PT

#### Especificação Padrão

- Acabamento: placa cromada
- Corpo de latão fundido
- Cartucho cerâmico de Ø35mm
- Atender à norma de desempenho mecânico ASME A112.18.1
- Vazamento de torneira de 100% testado
- Alça de metal com água quente/indicador de temperatura de frieza
- Modelo 26550 & DC26550 com titular de mão ajustável
- Modelo com chuveiro de mão (26550, DC26550 & DC26550-LH860):
  - 5 função, toque o chuveiro líquido do tipo de mão
  - Mangueira de chuveiro anti-torção de duplo bloqueio de metal 59"(1500mm) de G 1/2 - conexão de rosca ISO228 / 1:2000

### CN

#### 标准规格

- 表面处理:镀铬
- 精密铸造黄铜本体
- 直径为35mm精密陶瓷阀芯
- 符合ASME A112.18.1标准的机械性能测试要求
- 100%防漏水测试
- 金属手柄带有热/冷温度指示
- 26550 & DC26550配备可调节墙座
- 产品带手持花洒 (26550, DC26550 & DC26550-LH860):
  - 5功能触净式手持花洒
  - 配备金属双扣防缠绕连接软管,软管长度为59"(1500mm),接头是G 1/2-ISO228/1:2000螺纹

### 26550-VO & DC26550-VO

