


BiG 6 6260-J (30-A 260) Exploded view / Vue Explosée

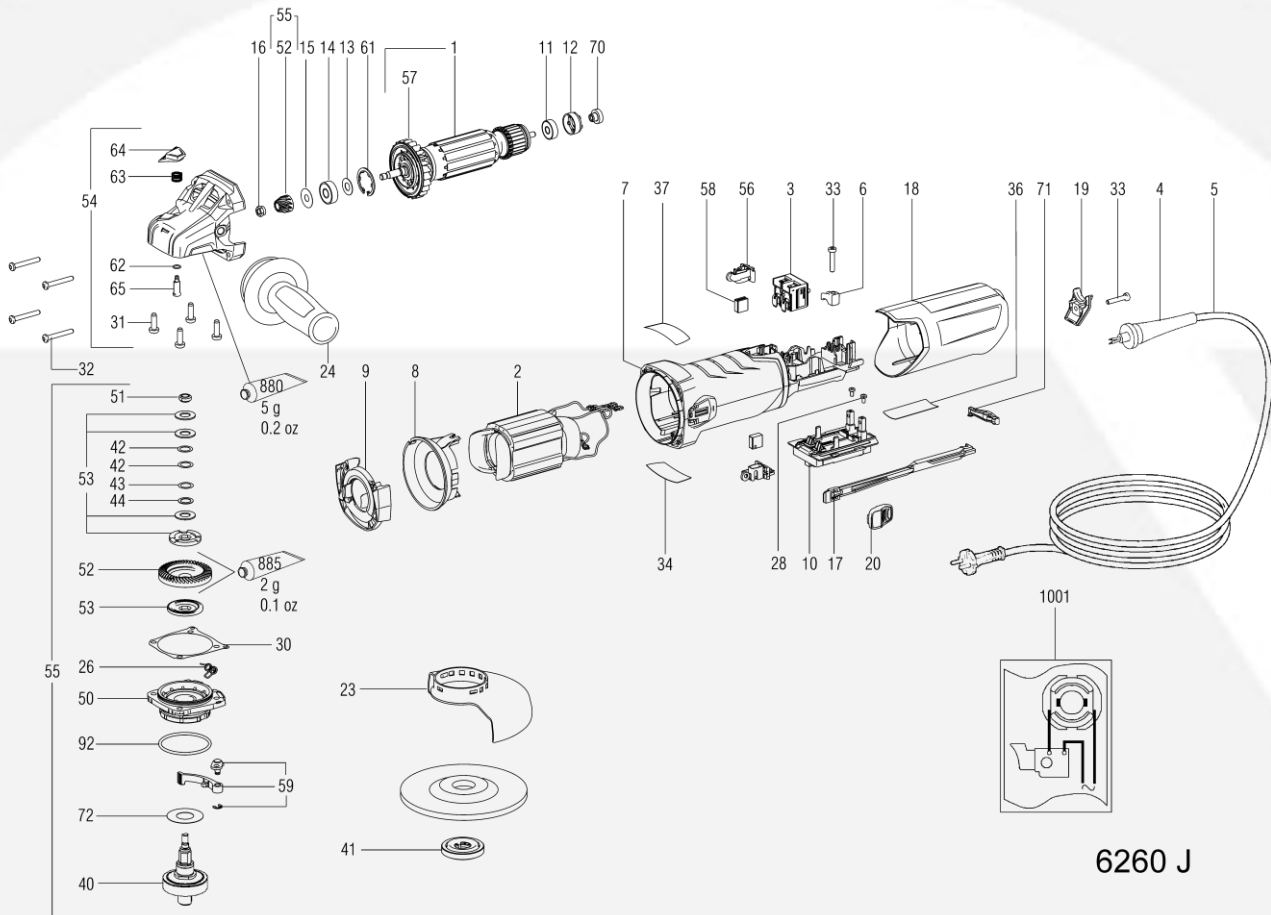

6260 J

Parts List / Liste de pièces

Drawing #	Quantity	Description EN	Description FR	Order No.
1	1	Armature compl., 120V	Induit complet, 120V	48M626
2	1	Field coil w.field coil,120 V	Inducteur 120 V	48M664
3	1	Switch 2-pole	Interrupteur Borne plate	48M665
4	1	Cable sleeve	Passe-cordon	48M632
5	1	Cable w.UL/CSA-plug,110V	Câble avec fiche UL/CSA,110V	48Z218
6	1	Cable clip	Collier de câble	48M366
7	1	Motor housing	Boîtier	48M653
8	1	Baffle	Diffuseur	48M636
9	1	Baffle	Diffuseur	48M548
10	1	Electronic unit,120V 50/60Hz	Contrôleelectronique,120V 50/60Hz	48M666
11	1	Ball bearing,6x19x6	Roulement billes,6x19x6	48Q260
12	1	Rubber bushing	Boite en caoutchouc	48L226
13	1	Washer,8,05x17x0,4	Rondelle,8,05x17x0,4	48K135
14	1	Ball bearing,8x22x7	Roulement billes,8x22x7	48Q259
15	1	Washer,7,05x19,5x0,2	Rondelle,7,05x19,5x0,2	48K203
16	1	Hexagon nut w.recess	Écrou 6 pans Avec épau	48K423
17	1	Switch rod	Tige de l'interrupteur	48M655
18	1	Cap	Capuchon	48M656
19	1	End cap	Boîtier arrière	48M657

20	1	Switch slide	Interrupteur	48M617
23	1	Wheel guard,D150	Garde, 150mm	48M667
24	1	Anti-vibration handle,M 8	Poignée antivibratoire M8	30B075
26	1	Spring clip	Ressort de l'attache	48L245
28	2	Fill. head screw (DIN 7985)	Vis à tête bombée (DIN 7985)	48S620
30	1	Gasket	Joint plat	48M560
31	4	Fill. head screw(DIN 7985)	Vis à tête bombée (DIN 7985)	48S012
32	4	Self-tap. fill. h. screw	Vis tôle avec tête bombée	48S743
33	2	Self-tap. fill. h. screw	Vis tôle avec tête bombée	48S747
34	1	Rating plate	Plaque signalétique	48M669
36	1	Warning label	Autocollant ATTENTION	48M570
37	1	Brand-label	Étiquette	48M670
40	1	Spindle compl.,WBA 5/8"	Arbre complet, WBA 5/8"	48M660
41	1	Clamping nut compl.,5/8"	Écrou de serrage complet,5/8"	30B020
42	2	Washer 10,2 X 14,8X 0,2	Rondelle 10,2 X 14,8X 0,2	48K163
43	1	Washer 10,2 X 14,8X 0,1	Rondelle 10,2 X 14,8X 0,1	48L075
44	1	Washer 10,2 X 14,8X 0,5	Rondelle 10,2 X 14,8X 0,5	48L093
50	1	Flange compl.	Support d'arbre complet	48M576
51	1	Nut	Écrou	48K426
52	1	Bevel gear w.pinion	Roue conique Avec Pignon	48M671
53	1	Friction washer set compl.	Disque de friction complet	48K429
54	1	Gear housing compl.	Entraînement complet	48M674
55	1	Safety clutch w.pinion	Débrayage de sécurité avec pignon	48M679
56	1	Brush holder	Support de brosse	48M647
57	1	Fan w. dust guard	Protecteur de poussière	48M648
58	1	Carbon brush set cut-off	Brosse de carbone en pair	48M662
59	1	Clamping lever compl.	Levier de serrage complet	48M596
61	1	Retaining ring	Circlip	48M680
62	1	O-ring	Joint torique	48L322
63	1	Pressure spring	Ressort de pression	48L237
64	1	Push button	Bouton de pression	48M602
65	1	Bolt	Boulon	48S619
70	1	Tacho disc	Disque de contrôle de vitesse	48M649
71	1	Pivoting switch	Interrupteur basculant	48M663
72	1	Washer	Rondelle	48K432
92	1	O-ring	Joint torique	48M604
1001	1	Diagram	Schéma de branchement	

