


Serie STONE- Armario Mural de Poliester / STONE Series - Polyester Wall Cabinets

Ref: 49145

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

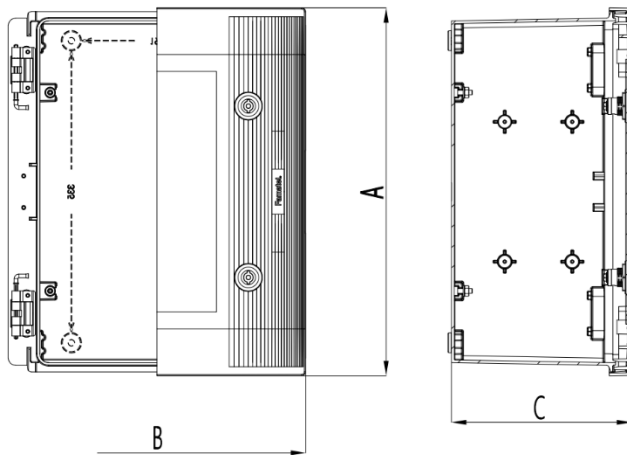

Dimensiones maximas / Maximum dimensions (mm)

Alto / Height (A)	500
Ancho / Wide (B)	430
Profundidad / Depth (C)	200

Características Constructivas / Constructional features

Tipo de montaje / Type of installation	Montado superficial / Surface mounted
Tipo de puerta / Door type	Ciega / Blind
Uso / Use	Interior e Exterior / Indoor and exterior
Color / Colour	Gris (RAL 7035) / Grey (RAL7035)
Material de la base y Puerta / Base material and Door	Poliester reforzado con fibra de vidrio / Glass fibre reinforced polyester
Tratamiento de superficie / Surface treatment	Sin tratamiento / Without treatment
Version de la cubierta / Cover version	Cerrado / Enclosed
Sistema de cierre / Closing system	Cierre doble barra DIN 3mm / DIN 3mm double bar fastener
Angulo apertura de puerta / Door opening and	125°

Características Técnicas / Technical Data

Resistencia al impacto / Impact resistance	IK10
Grado de protección / Protection degree	IP66
Temperatura de trabajo / Working temperature	-40°C / 80°C
Clase de aislamiento / Insulation class	Clase II
Aislante / Insulation	>15kV por mm
Resistencia a la bola / Ball resistance	+ 150°C
Libre de halógenos / Halogen free	Si / Yes
Resistencia UV / UV resistance	Si / Yes
Resistencia al fuego / Fire resistance	960° según (IEC 62208) / 960° according to (IEC 62208)

FICHA TÉCNICA - DATA SHEET Ref:49145

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC 62208 ; IEC/EN 60529 ; IEC/EN62262; IEC/EN 61439-1
Directiva aplicadas / Directive applied	Directiva de Material Eléctrico (Baja tensión).2014/35/UE. Directiva sobre la compatibilidad electromagnética. <i>Electrical Material (Low voltage) Directive.2014/35/UE. Electromagnetic Compability Directive.2014/30/EU</i>
Certificados / Certificates	Certificado de conformidad con la norma IEC 62208 / <i>Certificate of conformity to IEC 62208 standard</i>

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimun quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85381000

Embalaje / Packaging	Cantidad / Quantity	Peso neto – Peso bruto / Net weight –Gross weight	Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	Código EAN / EAN code
Caja individual / Single box	1 u.	6078 – 6653 gr	520 x 444 x 220 mm	8429760833079

Uso / Use	<ul style="list-style-type: none"> Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...). <p><i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos. <p><i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i></p>
Mantenimiento / Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado. <p><i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i></p>

Instruccion es / Instructions