



Data Sheet – *Ficha Técnica*: **39323**

Watertight enclosure MAGNA CLEAR IP65

Envolvente estanca MAGNA CLEAR IP65

Constructional features / Características constructivas



**Configuration
Configuración**

Installation <i>Instalación</i>	Surface-mounting <i>Superficie</i>
------------------------------------	---------------------------------------

Compatible with DIN Rail <i>Compatible Carril DIN</i>	No <i>No</i>
--	-----------------

Lockable Door <i>Puerta Bloqueable</i>	No <i>No</i>
---	-----------------

Use <i>Utilización</i>	Outdoor & Indoor <i>Exterior e interior</i>
---------------------------	--

**Components
Componentes**

Built-in components <i>Componentes incorporados</i>	Galvanized metal plate Wall Mounting kit Triangular Key <i>Placa Metálica Galvanizada Kit fijación a pared Llave triangular</i>
--	--

Optional accessories <i>Accesorios opcionales</i>	N/A
--	-----


Technical data / Características Técnicas

Electrical Data / Características Eléctricas	Rated Insulation Voltage <i>Tensión Asignada de Aislamiento</i>	1000 V AC / 1500 V DC
	Dielectric strength <i>Rigidez dieléctrica</i>	5 kV
	Insulation Class <i>Clase de Aislamiento</i>	Double Insulated <i>Doble aislamiento</i>
Mechanical data / Características Mecánicas	Thermal power dissipation capability <i>Capacidad de disipación térmica</i>	21W (Internal Temperature rise / Calentamiento interno $\Delta t=20K$)
	IP Protection Degree <i>Grado de protección IP</i>	IP65
	Impact Resistance IK <i>Resistencia al Impacto IK</i>	IK10
	Maximum Load <i>Carga máxima</i>	10 kg
Materials / Materiales	Weight <i>Peso</i>	2,90 kg
	Plastic Parts <i>Partes plásticas</i>	Base: ABS, Door: PC <i>Base: ABS, Puerta: PC</i>
	Colour <i>Color</i>	Base: Grey RAL 7035, Door: Transparent <i>Base: Gris RAL 7035, Puerta: Transparente</i>
	Glow Wire Test <i>Ensayo hilo incandescente</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Ball Pressure Test <i>Ensayo de bola</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Halogen free materials <i>Material Libre de Halógenos</i>	SI / YES
	UV Protection <i>Protección UV</i>	No No
Environmental conditions / Condiciones medioambientales	Ambient operating temperatura range/ <i>Rango de temperatura ambiente de funcionamiento</i>	-32°F (-25°C) / 104°F (40°C) (158°F/70°C Max. Internal Temp./ Max.Temp Interna)
	Transport & Storage / <i>Transporte y almacenaje</i>	-32°F (-25°C) / 158°F (70°C)

Regulations / Normativa

Applied standards / Normativa aplicada	Product standard <i>Norma de producto</i>	IEC/EN 62208
	Certifications <i>Certificaciones</i>	CE
	Directive <i>Directivas</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications

Dimensions / Dimensiones

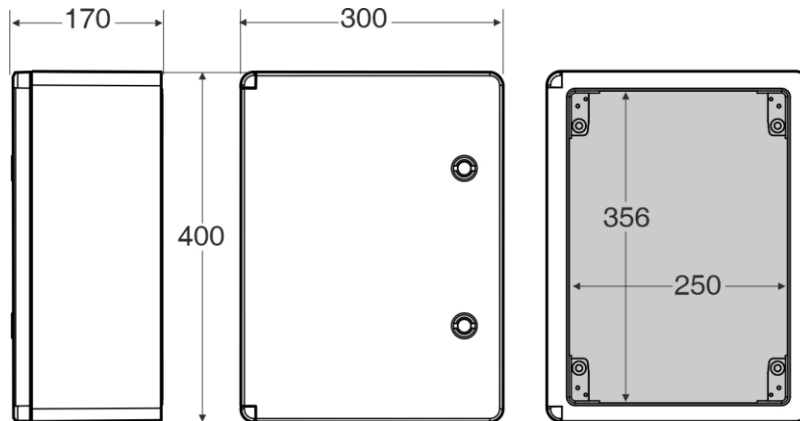

External dimensions Dimensiones externas

Height
Alto 300 mm / 11,8 in

Wide
Ancho 400 mm / 15,7 in

Depth
Profundidad 170 mm / 6,7 in

Internal dimensions Dimensiones internas

Height
Alto 250 mm / 9,8 in

Wide
Ancho 356 mm / 14,0 in

Depth
Profundidad 147 mm / 5,8 in

Logistics and packaging information / Información Logística y Embalaje

Minimun order: 1 Single Product / Pedido mínimo: 1 Unidad

Packaging Embalaje	Quantity Cantidad	Weight Peso	Dimensions Dimensiones	Bar Codes Códigos de barras
Caja Individual / Product Box	1	3,25 kg	175x304x405mm	843741100598
Estuche carton / Inner Box	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón / Master Box	N/A	N/A	N/A	N/A

HS Code / Código arancelario: 85381000