



Data Sheet – *Ficha Técnica*: **39326**

Watertight enclosure MAGNA CLEAR IP65

**Envolvente estanca MAGNA CLEAR IP65**

**Constructional features / Características constructivas**



**Configuration  
Configuración**

Installation <i>Instalación</i>	Surface-mounting <i>Superficie</i>
------------------------------------	---------------------------------------

Compatible with DIN Rail <i>Compatible Carril DIN</i>	No <i>No</i>
--	-----------------

Lockable Door <i>Puerta Bloqueable</i>	No <i>No</i>
---	-----------------

Use <i>Utilización</i>	Outdoor & Indoor <i>Exterior e interior</i>
---------------------------	--

**Components  
Componentes**

Built-in components <i>Componentes incorporados</i>	Galvanized metal plate Wall Mounting kit Triangular Key <i>Placa Metálica Galvanizada Kit fijación a pared Llave triangular</i>
--	--

Optional accessories <i>Accesorios opcionales</i>	N/A
--	-----


## Technical data / Características Técnicas

<b>Electrical Data / Características Eléctricas</b>	Rated Insulation Voltage <i>Tensión Asignada de Aislamiento</i>	1000 V AC / 1500 V DC
	Dielectric strength <i>Rigidez dieléctrica</i>	5 kV
	Insulation Class <i>Clase de Aislamiento</i>	Double Insulated <i>Doble aislamiento</i>
<b>Mechanical data / Características Mecánicas</b>	Thermal power dissipation capability <i>Capacidad de disipación térmica</i>	32W (Internal Temperature rise / Calentamiento interno $\Delta t=20K$ )
	IP Protection Degree <i>Grado de protección IP</i>	IP65
	Impact Resistance IK <i>Resistencia al Impacto IK</i>	IK10
	Maximum Load <i>Carga máxima</i>	15 kg
<b>Materials / Materiales</b>	Weight <i>Peso</i>	4,50 kg
	Plastic Parts <i>Partes plásticas</i>	Base: ABS, Door: PC <i>Base: ABS, Puerta: PC</i>
	Colour <i>Color</i>	Base: Grey RAL 7035, Door: Transparent <i>Base: Gris RAL 7035, Puerta: Transparente</i>
	Glow Wire Test <i>Ensayo hilo incandescente</i>	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Ball Pressure Test <i>Ensayo de bola</i>	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Halogen free materials <i>Material Libre de Halógenos</i>	SI / YES
	UV Protection <i>Protección UV</i>	No No
<b>Enviromental conditions / Condiciones medioambientales</b>	Ambient operating temperatura range/ <i>Rango de temperatura ambiente de funcionamiento</i>	-32°F (-25°C) / 104°F (40°C) (158°F/70°C Max. Internal Temp./ Max.Temp Interna)
	Transport & Storage / <i>Transporte y almacenaje</i>	-32°F (-25°C) / 158°F (70°C)

## Regulations / Normativa

<b>Applied standards / Normativa aplicada</b>	Product standard <i>Norma de producto</i>	IEC/EN 62208
	Certifications <i>Certificaciones</i>	CE
	Directive <i>Directivas</i>	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications

## Dimensions / Dimensiones

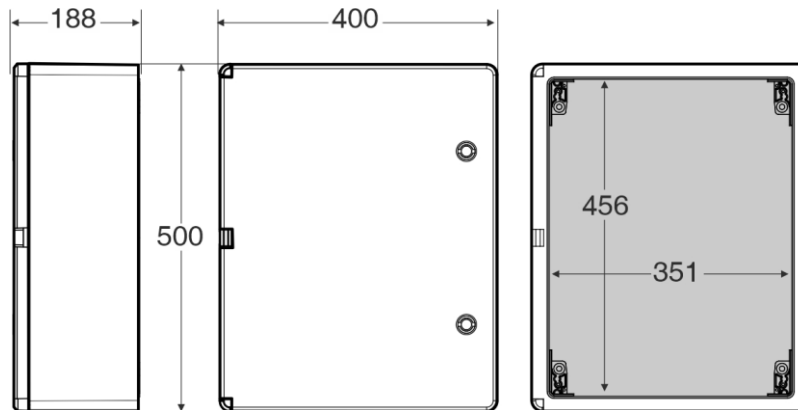

### External dimensions Dimensiones externas

Height  
Alto 400 mm / 15,7 in

Wide  
Ancho 500 mm / 19,7 in

Depth  
Profundidad 180 mm / 7,1 in

### Internal dimensions Dimensiones internas

Height  
Alto 351 mm / 13,8 in

Wide  
Ancho 456 mm / 17,9 in

Depth  
Profundidad 157 mm / 6,2 in

## Logistics and packaging information / Información Logística y Embalaje

Minimun order: **1 Single Product** / Pedido mínimo: 1 Unidad

Packaging Embalaje	Quantity Cantidad	Weight Peso	Dimensions Dimensiones	Bar Codes Códigos de barras
Caja Individual / Product Box	1	4,75 kg	185x405x506mm	843741100604
Estuche carton / Inner Box	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	N/A	N/A	N/A	N/A

HS Code / Código arancelario: 85381000