

20226700



# Folding Wheelbarrow Carretilla plegable



## Packaging Contents / Contenido del embalaje

<b>A</b> Left Handle Mango izquierdo x1	<b>B</b> Right Handle Mango derecho x1	<b>C</b> Frame Marco x1	<b>D</b> Fabric Tela x1
<b>E</b> Wheel Rueda x1	<b>F</b> Wheel Bushing Buje de rueda x2	<b>G</b> Safety Pin Pasador de seguridad x2	<b>H</b> Carabiner Clip Clip de mosquetón x2

## Hardware Content / Ferretería incluida

<b>I</b>		Axle Bolt / Perno del eje x1
<b>J</b>		1.75 in. / 4.45 cm Bolt / Perno x4
<b>K</b>		Nut / Tuerca x3
<b>L</b>		Cap Nut / Tuerca tapón x2

**Tools Required:**  
1/2 in. wrench

**Herramientas requeridas:**  
Llave de 1/2 pulg.


For warranty information, US customers can visit [www.ames.com](http://www.ames.com) or call 1-800-393-1846 or email [help@ames.com](mailto:help@ames.com). Canadian customers please call 1-800-463-7040.

Para obtener información sobre la garantía, los clientes de los EE. UU. pueden visitar [www.ames.com](http://www.ames.com), llamar al 1-800-393-1846 o enviar un mensaje de correo electrónico a [help@ames.com](mailto:help@ames.com). Los clientes de Canadá, deben llamar al 1-800-463-7040.


Read all instructions prior to assembly.

Lea todas las instrucciones antes de proceder con el ensamblaje.


## Directions / Instrucciones

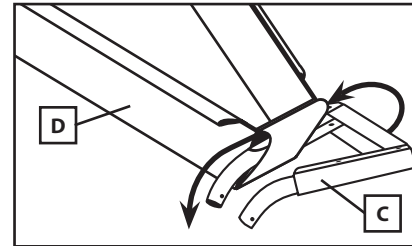

**1** Slide the metal U-shaped frame (C) through the loop at the narrow end of the fabric (D). The tubes in the frame should curve down toward the underside of the fabric.  
Deslice el marco de metal en forma de U (C) por el lazo en el extremo angosto de la tela (D). Los tubos del marco deben curvarse hacia abajo, hacia la parte inferior de la tela.

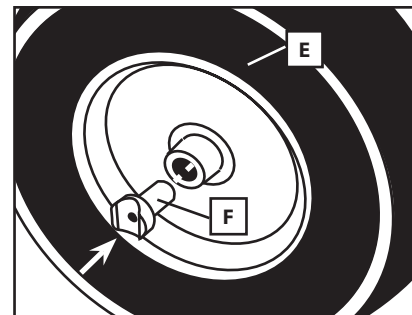

**2** Place the wheel bushings (F) in the center of the wheel (E), one in each side.  
Coloque los bujes de rueda (F) en el centro de la rueda (E), uno a cada lado.

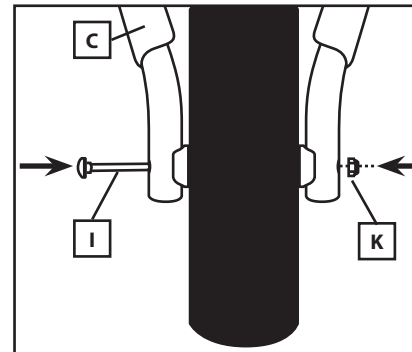


**3** Place wheel with bushings inside the U-shaped frame (C). The curves in the bushings should cup the frame on either side. Insert the axle bolt (I) through a hole in one side of the frame, through the wheel bushings and wheel, and out the hole on the other side of the frame. Tap the bolt head to seat it fully in the frame. Secure with a nut (K).  
Coloque la rueda con bujes dentro del marco en forma de U (C). Las curvas de los bujes deben encajar en el marco a ambos lados. Inserte el perno del eje (I) a través del orificio en un lado del marco, a través de los bujes de la rueda y la rueda, y sáquelo por el orificio en el otro lado del marco. Golpee ligeramente la cabeza del perno para asentarla completamente en el marco. Asegúrelo con una tuerca (K).

**WARNING**

Tire is not for highway use.



**ADVERTENCIA**

El neumático no está diseñado para ser utilizado en la carretera.

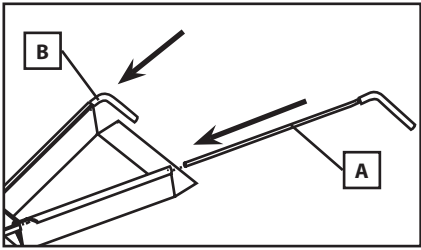


**4** Slide the handles (A & B) through the fabric and into the frame. Make sure to match up the left and right handles with the left and right sides of the frame as labeled. When viewed from the top, the grips should angle inward toward the center of the wheelbarrow.

Deslice los mangos (A y B) a través de la tela y dentro del marco. Asegúrese de hacer coincidir los mangos izquierdo y derecho con los lados izquierdo y derecho del marco tal como se indica en la etiqueta. Cuando se ve desde arriba, las empuñaduras deben inclinarse hacia adentro, hacia el centro de la carretilla.

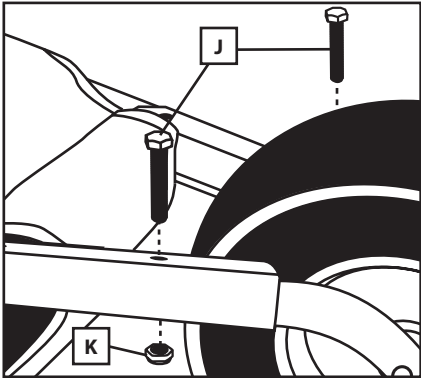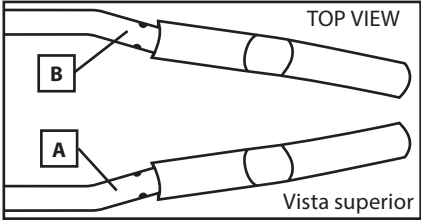


**5** Insert a bolt (J) through the frame and handle in the hole closest to the wheel. Secure with a nut (K). Repeat for the other side.

Inserte un perno (J) a través del marco y el mango en el orificio más cercano a la rueda. Asegúrelo con una tuerca (K). Repita por el otro lado.

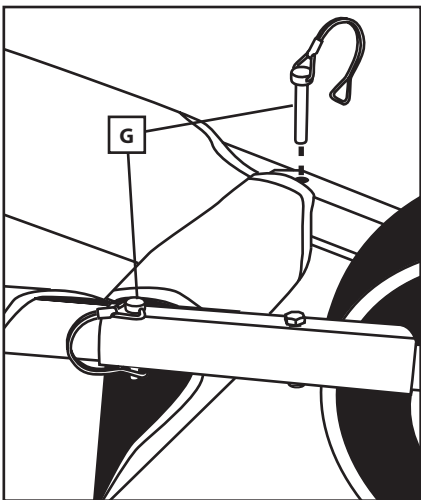


**6** Insert a safety pin (G) through the hole at the top of the frame with the handle pushed as far to the outside as possible. This will lock the handle in the open—as used—position. Repeat for the other side.

Inserte un pasador de seguridad (G) a través del orificio en la parte superior del marco con el mango hacia afuera lo más que sea posible. Así bloqueará el mango en la posición abierta, tal como se usa. Repita por el otro lado.

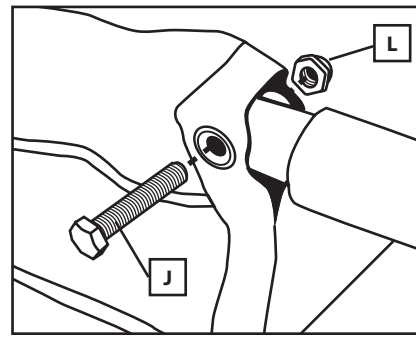

**7** At the top of the handle near the grips, insert a bolt (J) through the grommets in the fabric and through the handle. Secure with a cap nut (L). Repeat on the other side.

En la parte superior del mango cerca de las empuñaduras, inserte un perno (J) a través de los ojales en la tela y a través del mango. Asegúrelo con una tuerca tapón (L). Repita en el otro lado.

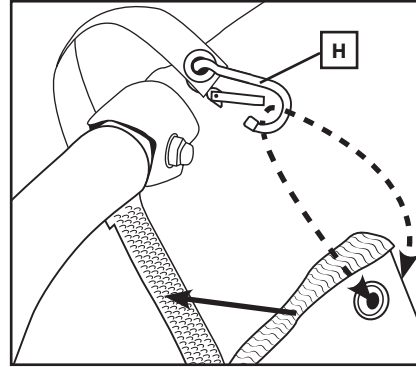


**8** Secure the back flap of the fabric with the attached hook-and-loop strips and the carabiner clips (H) as shown.


Asegure la solapa trasera de la tela con las tiras de velcro adjuntas y los clips de mosquetón (H) tal como se muestra.

### How to Fold for Storage / Cómo plegarla para guardar


**1** Remove safety pins.  
Retire los pasadores de seguridad.

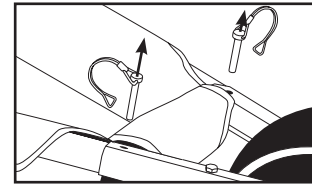

**2** Push handles inward.  
Empuje los mangos hacia adentro.

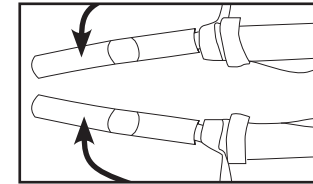


**3** Put safety pins back in place.  
Vuelva a colocar los pasadores de seguridad en su lugar.

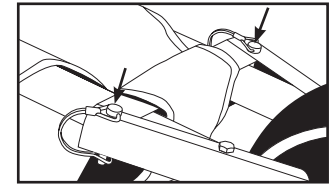


### How to Unfold for Use / Cómo desplegarla para usar

**1** Remove safety pins.  
Retire los pasadores de seguridad.

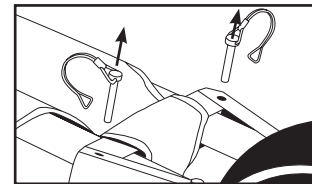

**2** Pull handles outward.  
Tire de los mangos hacia afuera.

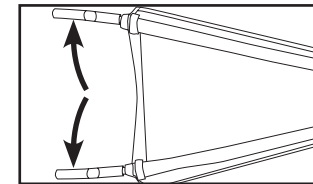

**3** Put safety pins back in place.  
Vuelva a colocar los pasadores de seguridad en su lugar.

